

Si usted necesita...

Stream Selecting Assemblies
Valve Manifolds
Modular Assemblies (MPC)
Instrument Enclosures
CNC Bent Tubes
Sample Conditioning
Pressure Reducing Stations
Sample Conditioning
Subsystems
Gas Sticks
Instrument Stands
Sample Cylinder Assemblies
Automatic Changeover Panels
Purge Gas Control Panels
Test Stand
Valve Control Boxes
Distribution Manifolds
Valve Manifolds
Certified Nuclear Assemblies
Stream Selecting Assemblies
Instrument Enclosures
Pressure Reducing Stations
Automatic Changeover Panels
Purge Gas Control Panels
Certified Nuclear Assemblies
Subsystems
Sample Cylinder Assemblies
Distribution Manifolds

**En Swagelok® Chile y su
equipo de Custom Solutions
le podemos ayudar.**

Swagelok®
Chile






¿Busca hacer más con menos?

¿Tu equipo está bajo presión?

¿Busca un asesor técnico confiable?

Ahora con Swagelok Custom Solutions, tenemos la solución para ti, Swagelok Custom Solutions te permite aprovechar toda la capacidad que Swagelok tiene para ofrecer: con más de 60 años dando solución a sistemas de control de fluidos, un profundo conocimiento sobre la industria actual, sumado a nuestra reconocida habilidad de entregar soluciones de la más alta calidad que superan la expectativa de nuestros clientes, te permitirán obtener el producto que requieres para tu negocio. Estamos para crear juntos desde un ensamble simple hasta la más compleja de las soluciones. Como resultado de esto obtendrás:

- Más eficiencia
- Mayor flexibilidad
- Experiencia técnica
- Respuestas más rápidas
- Entrega rápida donde estés
- Hacemos nuestros tus objetivos

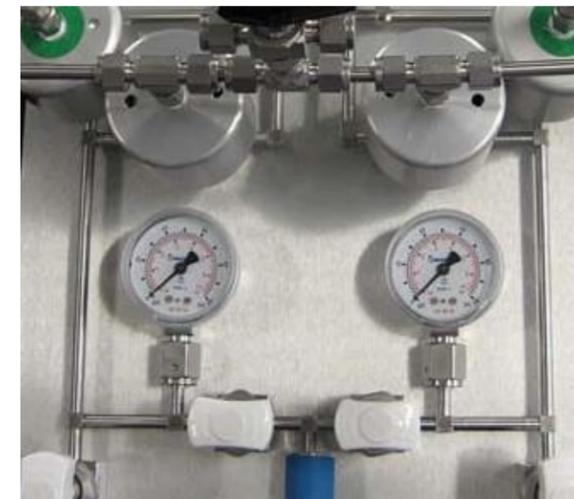

Tecnología Swagelok, experiencia al alcance de tus manos



Estamos a su servicio para crear ensambles y satisfacer los requerimientos únicos de sus aplicaciones – desde la idea hasta el producto terminados. Si es simple o pequeño, o largo o complejo, nuestro equipo Swagelok trabajará contigo para cumplir las especificaciones de su ensamble.

Swagelok ofrece flexibilidad para trabajar con ustedes. Podemos:

Construir desde cero (crear el P&ID)

Convertir de un P&ID existente

Construir desde tu dibujo

Dado que proviene de Swagelok, puede contar con alta y consistente calidad. Además, todos los ensambles son probados y entregados con su documentación técnica.

Servicios estándar como curvado, soldadura y electricidad están disponibles. También podemos buscar e integrar productos de terceros en su ensamble, si es requerido.

Swagelok Custom Solutions puede ofrecer una ventaja competitiva real pero podemos hacer aún más. Cuando necesite componentes personalizados, ofrecemos desarrollo de productos personalizados para modificar o ampliar la funcionalidad de productos existentes Swagelok para ajustarse a las necesidades de su aplicación.

En el mercado global de rápido movimiento actual todo negocio necesita ser capaz de hacer más con menos. Nosotros tenemos una gran experiencia en un amplio rango de industrias, con especial foco en:

Combustibles alternativos

Instrumentación

Oil & gas

Química / Petroquímica

Biofarmacéutica


Energía

Investigación


Semiconductor




Sea cual sea su
idea

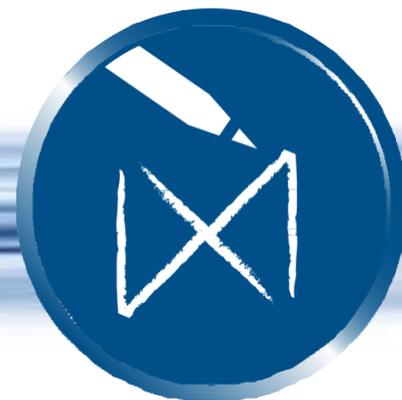

Nosotros le ayudamos
con el diseño

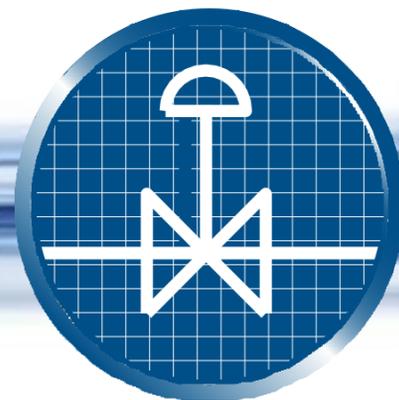

Desarrollamos el
CAD

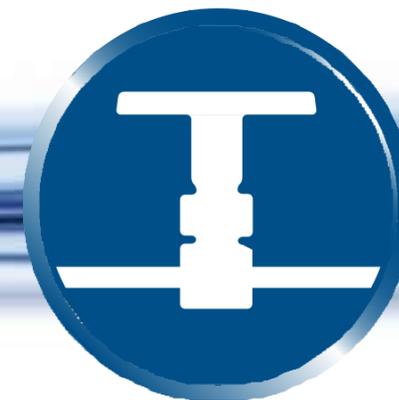

Lo construimos




Y finalmente lo
probamos

Lo mejor para usted, y para su negocio

Cuando trabaja con Swagelok, obtiene:

- Productos consistentes, calidad y confiabilidad
- Servicio rápido, efectivo y eficiente
- Capacidad técnica y experiencia en aplicaciones
- Valor agregado en cada ensamble
- Procesos y procedimientos calificados
- Garantía en todos los productos y servicios

Nuestros principales mercados

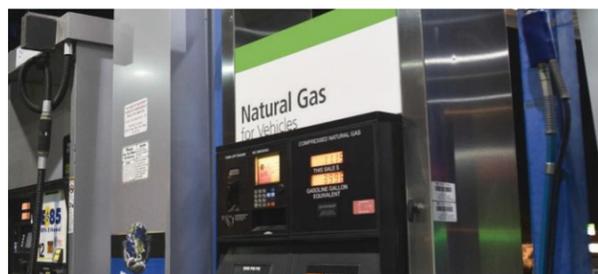

Como siempre, los productos y servicios Swagelok, incluyendo los ensambles, están respaldados por nuestra garantía vitalicia ilimitada. (Para información completa de la garantía, visite swagelok.com/warranty).


Todo esto, hace los ensambles de Swagelok Custom Solutions una real herramienta de negocios.

Todos los asociados Swagelok alrededor del mundo están certificados para asegurar consistentemente que cumplen los mismos altos estándares de Swagelok que nuestros clientes esperan, dichas certificaciones son validadas a través de un consultor externo independiente.

Así que, si es simple o complejo, su representante autorizado Swagelok, trabajará con usted para satisfacer las necesidades del ensamble.

Pónganos a prueba hoy o visite swagelok.com/customsolutions.

¿Qué podemos hacer?

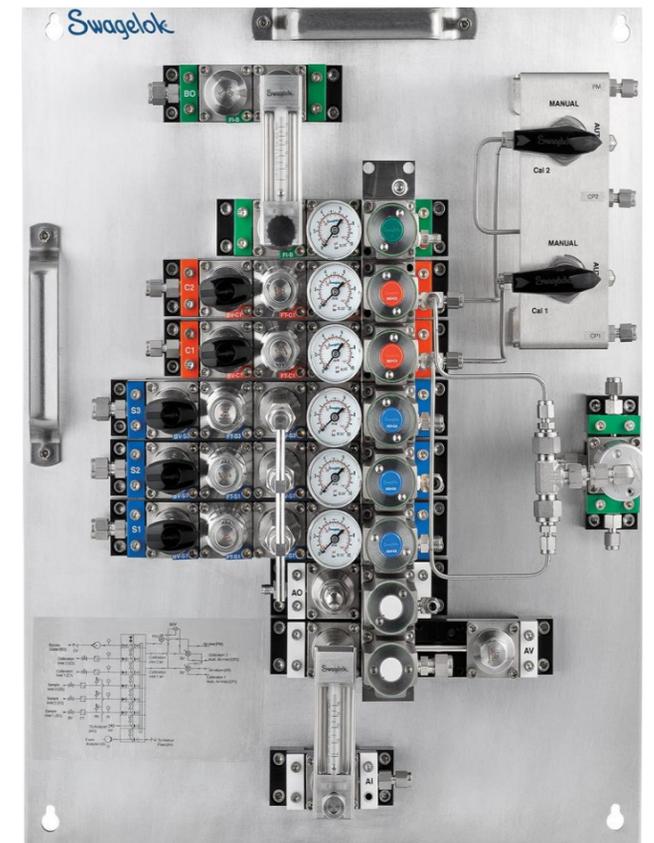

Productos estándar

Cilindros para toma de muestras, Accesorios y Tubos de derrame

Características

- Tamaños desde 10 a 3785 cm³ (1 gal)
- Presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig)
- Acero inoxidable 304L y 316L y aleación 400

Más información en MS-01-177, Rev H.



Válvulas de bola con actuador neumático y eléctrico.

- Actuadores neumáticos de cremallera y piñón, válvulas solenoides e interruptores de límite (limit switches).
- Actuadores neumáticos, válvulas solenoides, interruptores de límite (limit switches), y sensores de posición que cumplen con ISO 5211
- Conjuntos y kits accionados completos para montaje en campo disponibles


Más información en MS-02-343, R2.



El Bloque distribuidor Swagelok (FDH)

- Disponible en tamaños de 1 y 2 pulg.
- Los bloques distribuidores se pueden pedir con entre 2 a 16 salidas, con o sin válvulas, para que los usuarios puedan añadir puertas según sea necesario.
- Presiones de servicio hasta 206 bar (3000 psig).

Más información en MS-02-358, RevB.

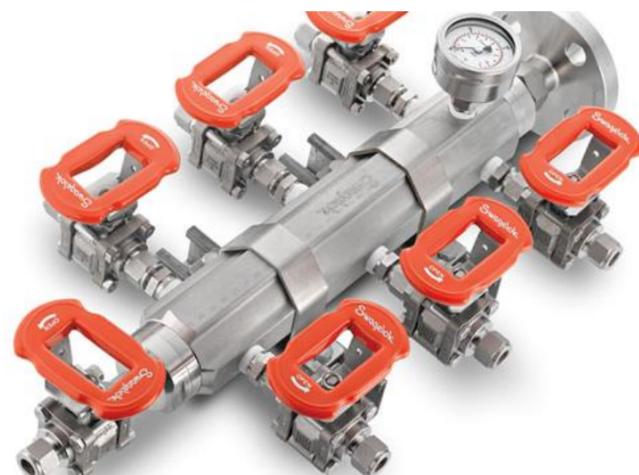

Paneles de toma de muestras.


- Una forma sencilla y efectiva para la toma de muestras segura.
- Mantienen la representatividad de las muestras a analizar.
- Se pueden adaptar a los requisitos del sistema.
- Sistemas de muestreo de líquidos y gases.
- Gran capacidad de adaptabilidad de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Más información en MS-02-479.

Arreglo de manómetros.

La solución completa para el control de presión en sus procesos. Le ofrecemos el conjunto manómetro + válvula de aislamiento + válvula de drenaje + puerto para pruebas de manómetros o conexión de otros instrumentos.

- Manómetro termoplástico para procesos industriales.
- Manómetro de acero inoxidable para uso general.
- Manómetros con Diafragma.
- Manómetro fotoluminiscente o reflectivo.

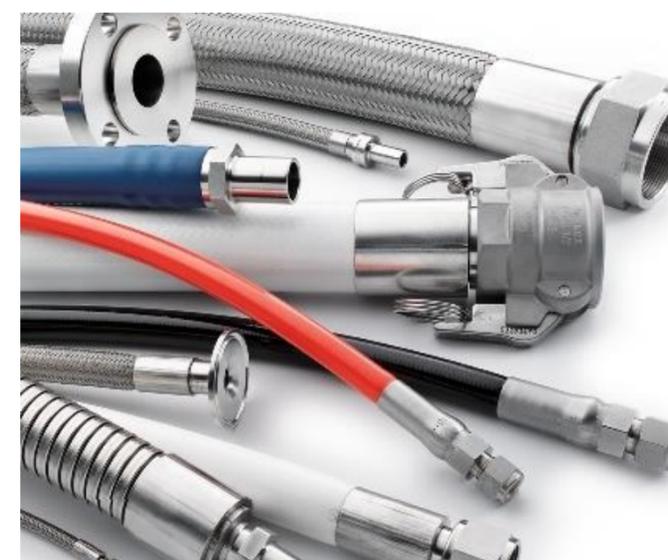


Manguera y tubo flexible

- Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma
- Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg.
- Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas.
- Longitudes personalizadas disponibles.
- Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales.
- Resistencia hasta 6000 psig de presión.

Productos personalizados

Paneles de regulación de Gases

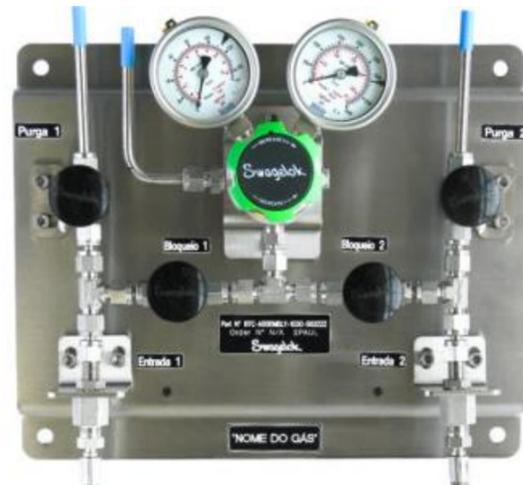

Anillo de Supresión de Polvo



Ensamblajes a Pedido



Acondicionadores de Muestra

Bancos de prueba



Toma muestras personalizadas





Swagelok®

Swagelok Chile

Francisco Javier 75,
Estación Central, Santiago, Chile.
+56 2 2776 4039
www.swagelok.com

Revisión A



Antofagasta

Santiago

Concepción



Swagelok

Value beyond the expected™