

# Lyon Vannes et Raccords

Point de vente et centre de services officiel Swagelok®



## Solutions Sur Mesure

Découvrez les assemblages réalisés dans notre atelier




# Swagelok®



Lyon Vannes et Raccords



Index

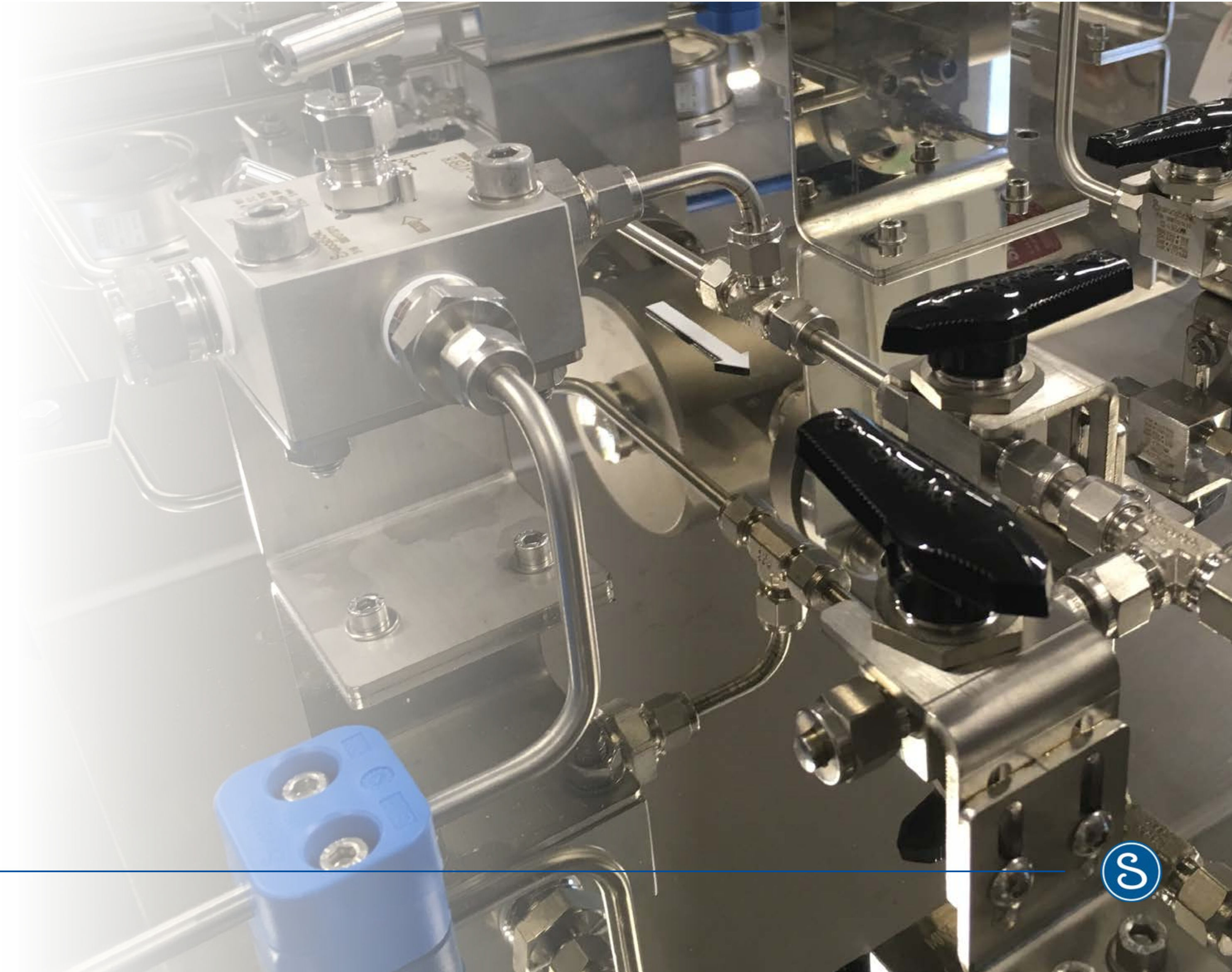



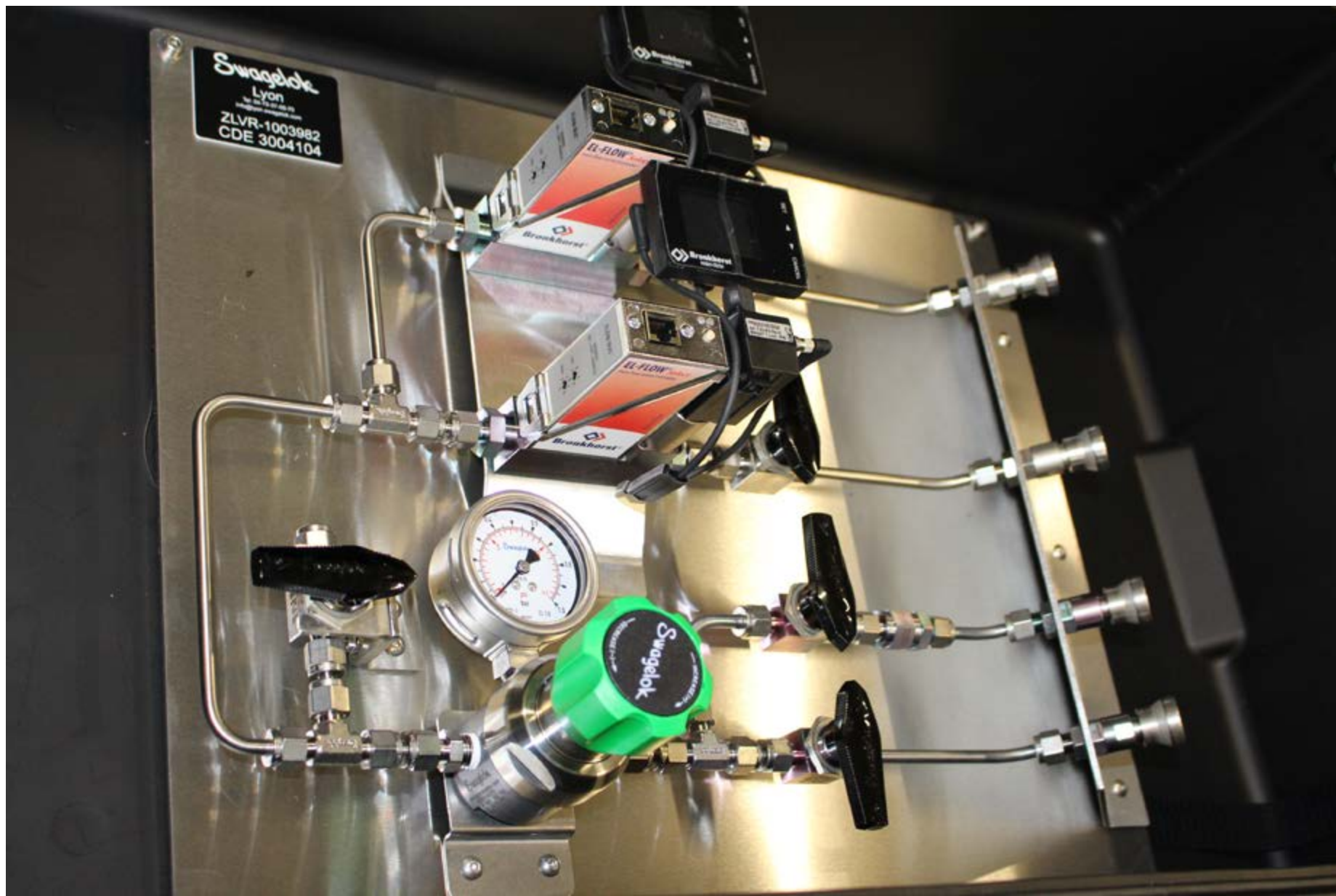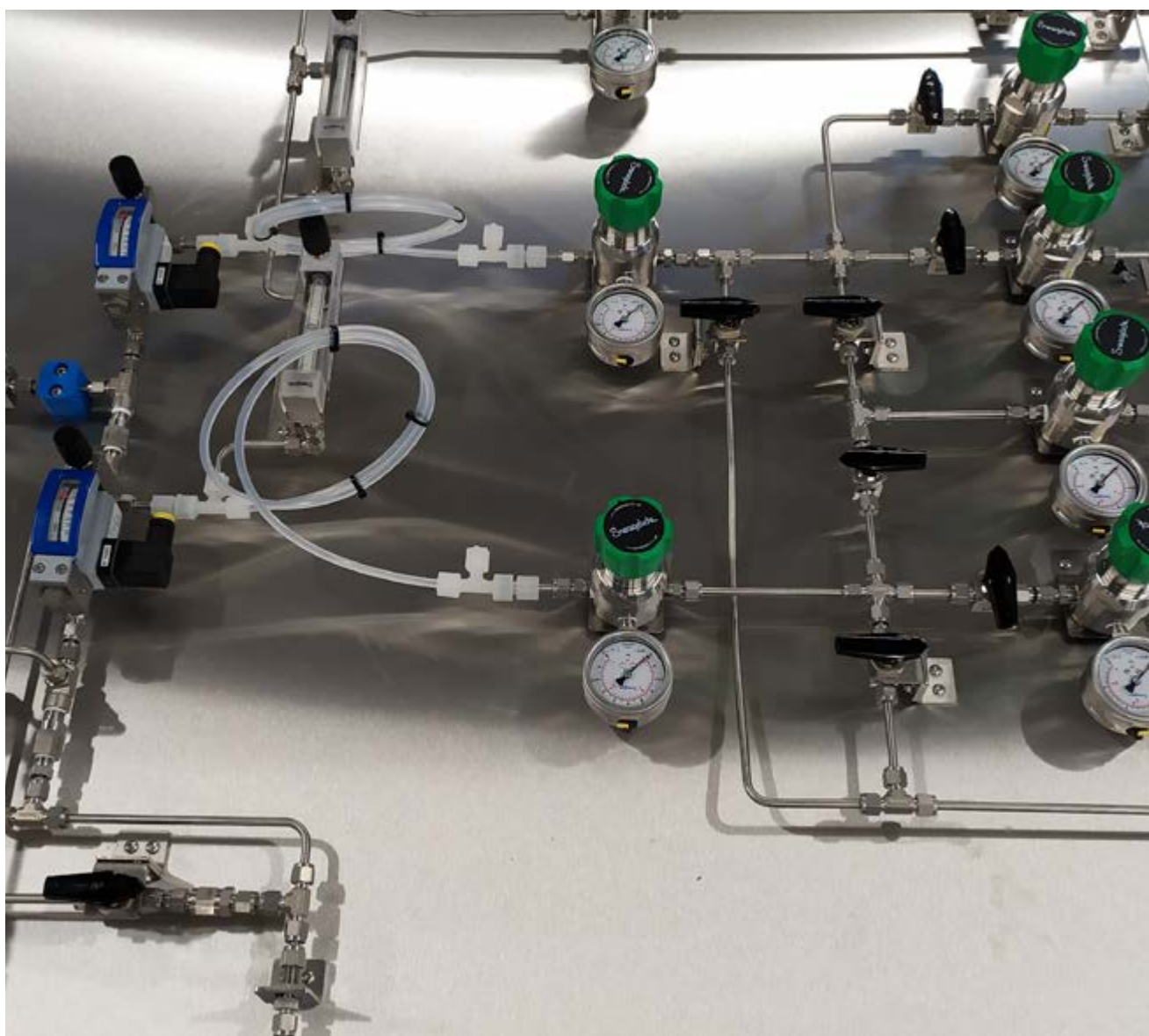














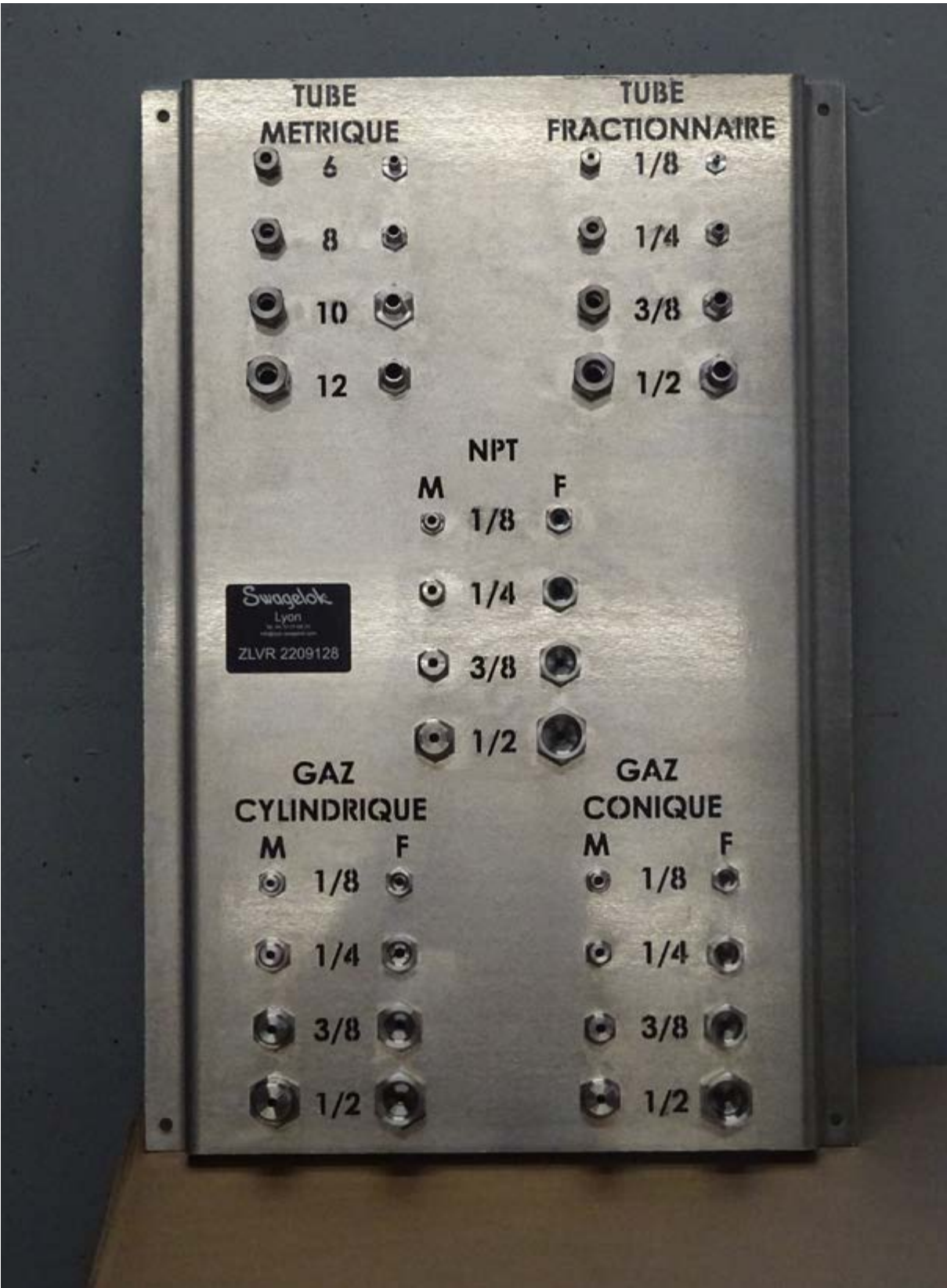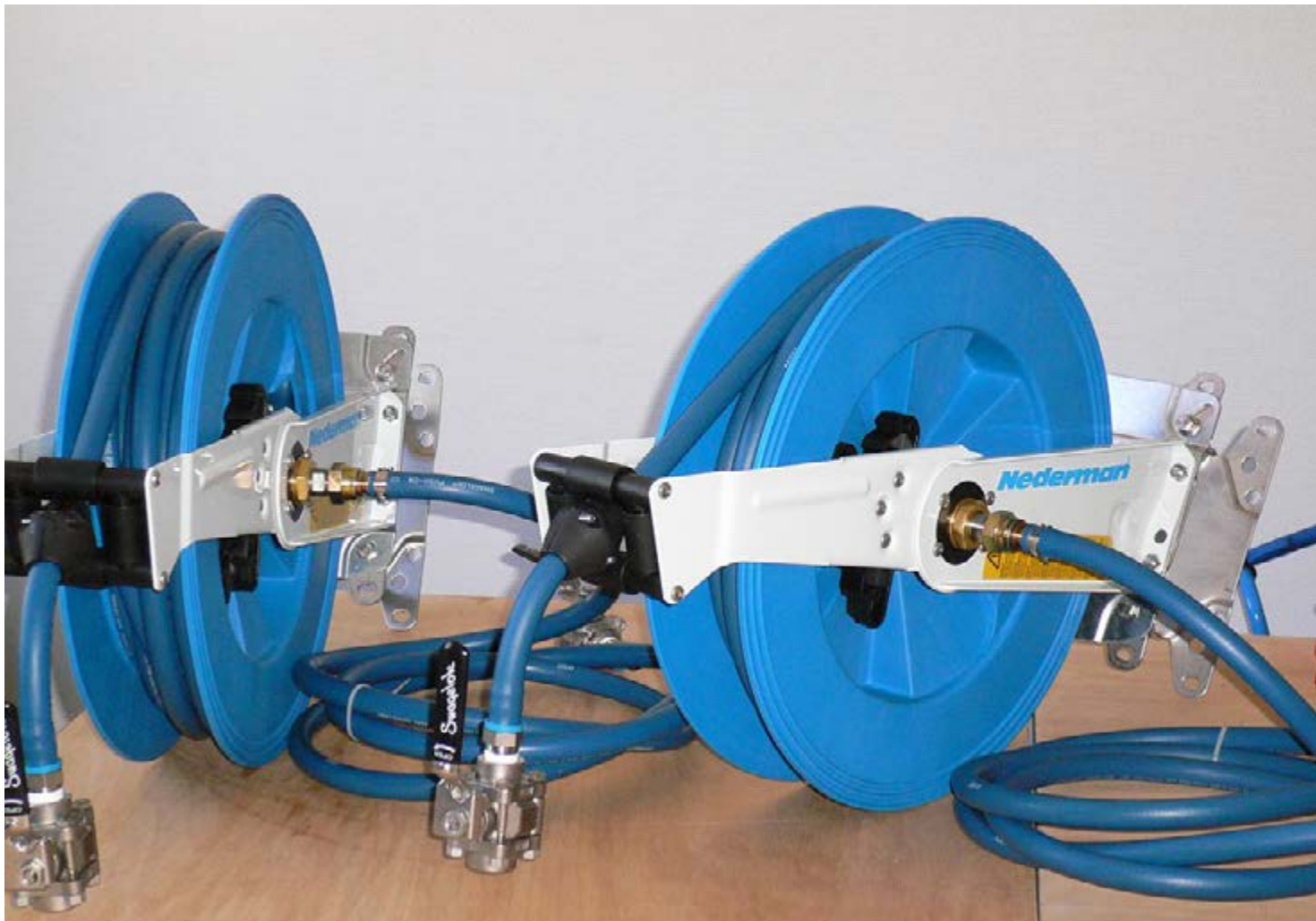





# Notre savoir-faire : systèmes de prise d'échantillon

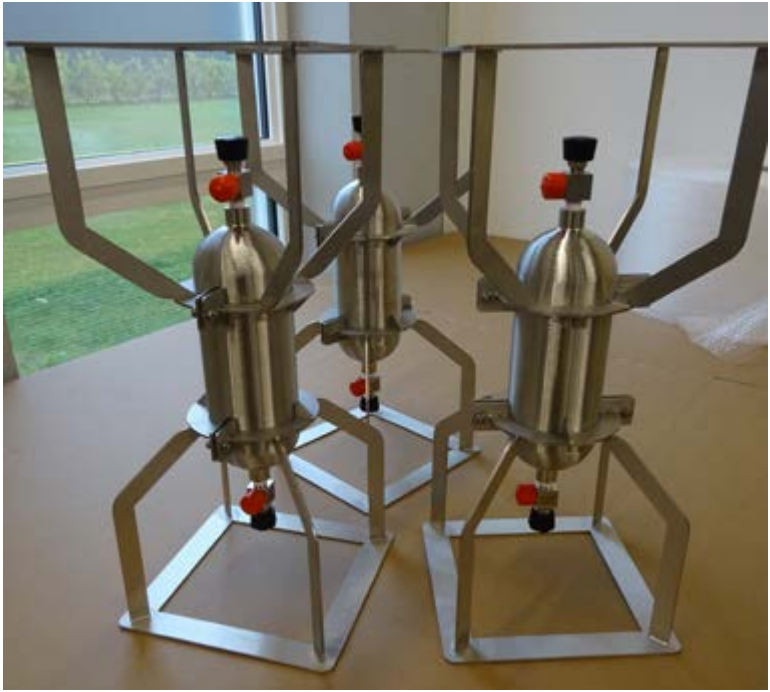




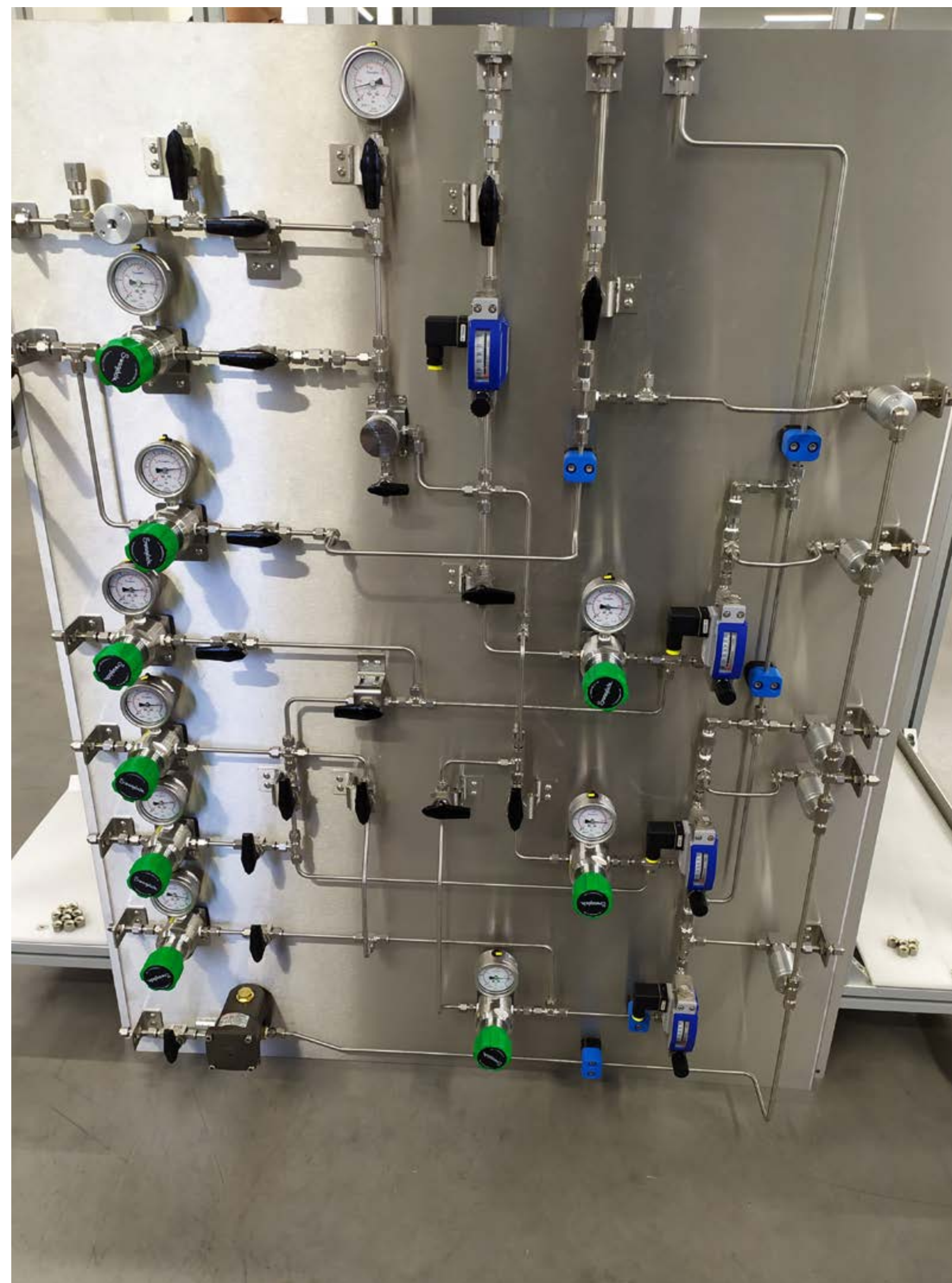



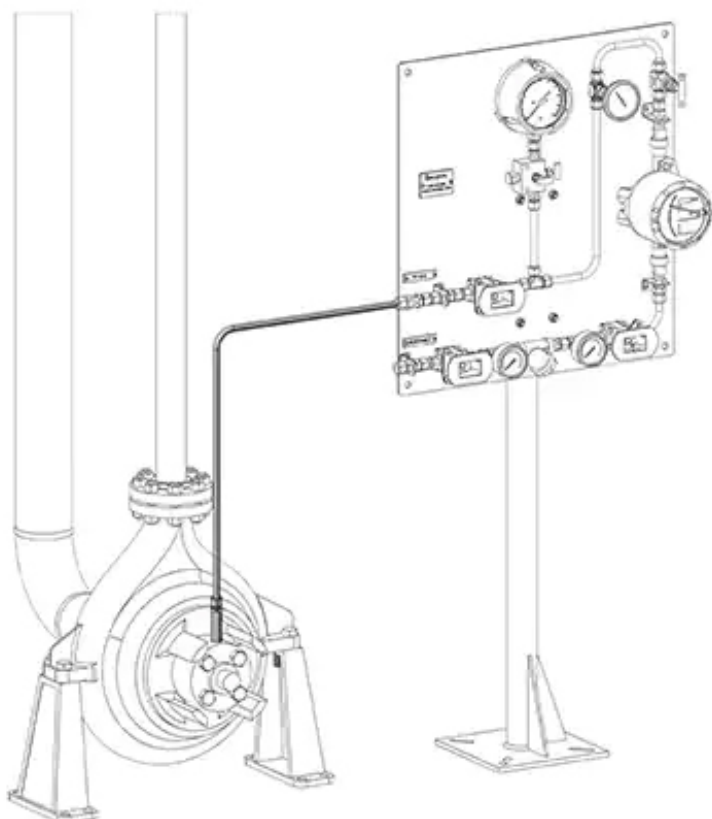

Plan API 32

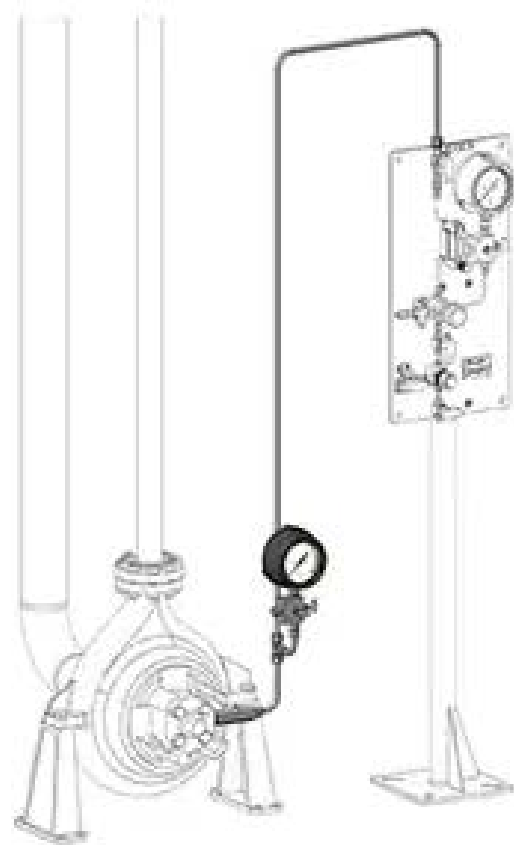

Plan API 72










Soudure orbitale




Raccordement électrique

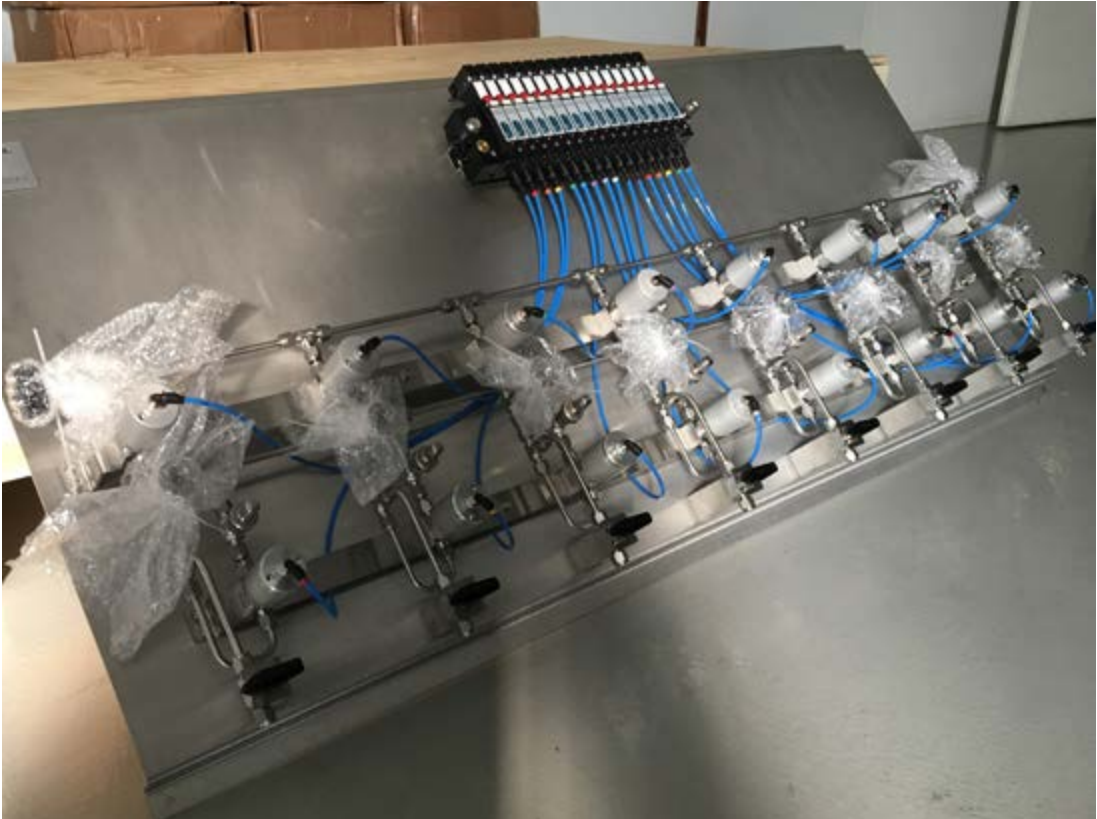

Tests




Tarage

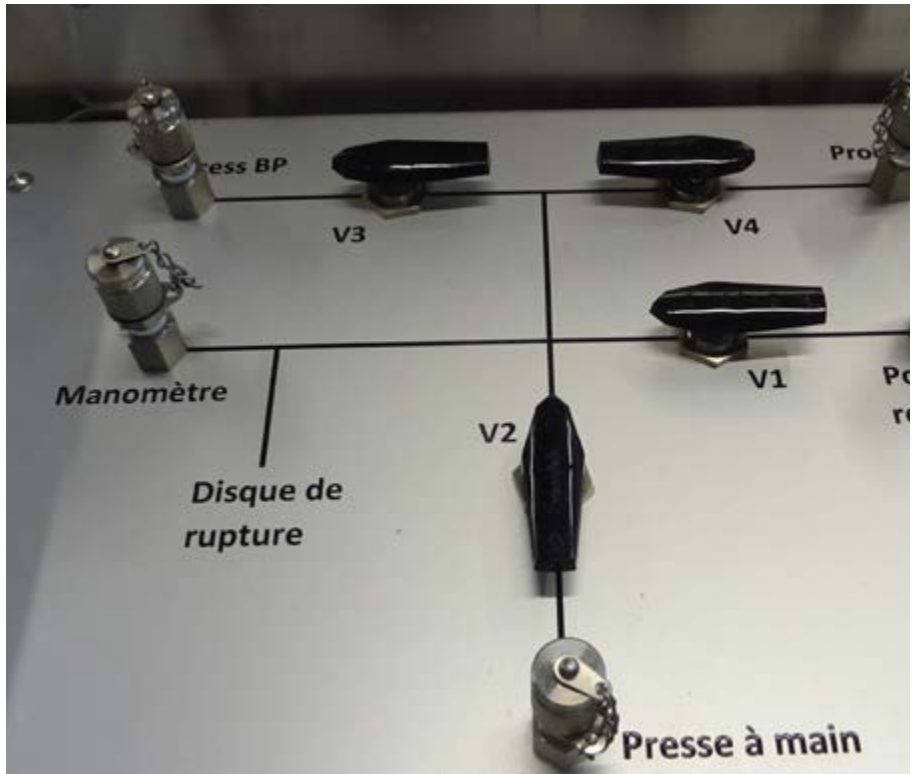


Gravure



Impression 3D

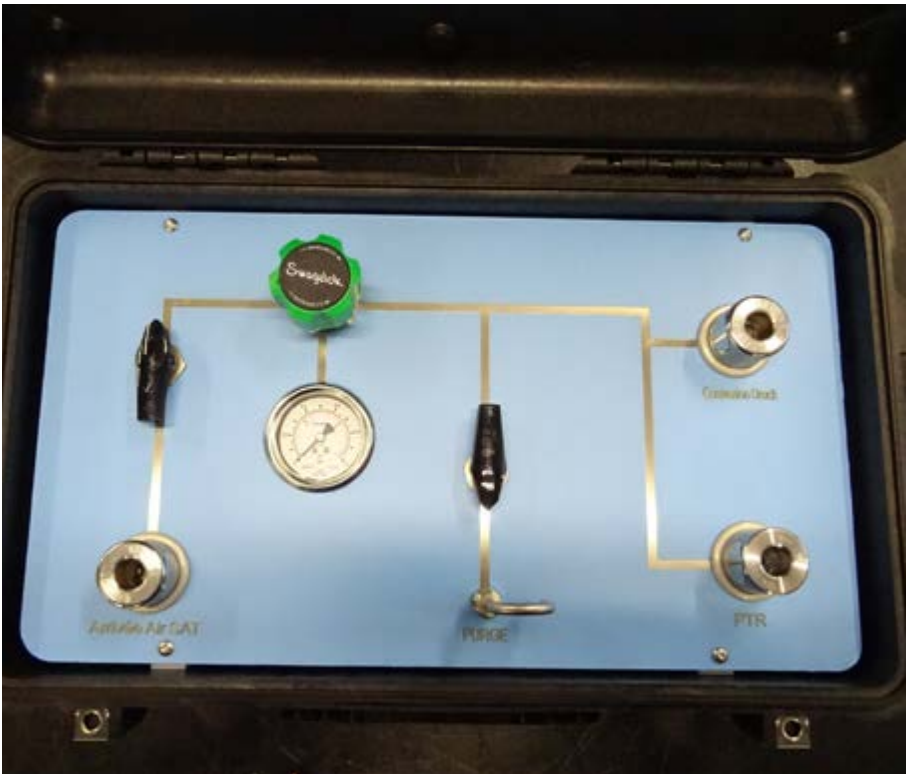




Film couleur - Evidage

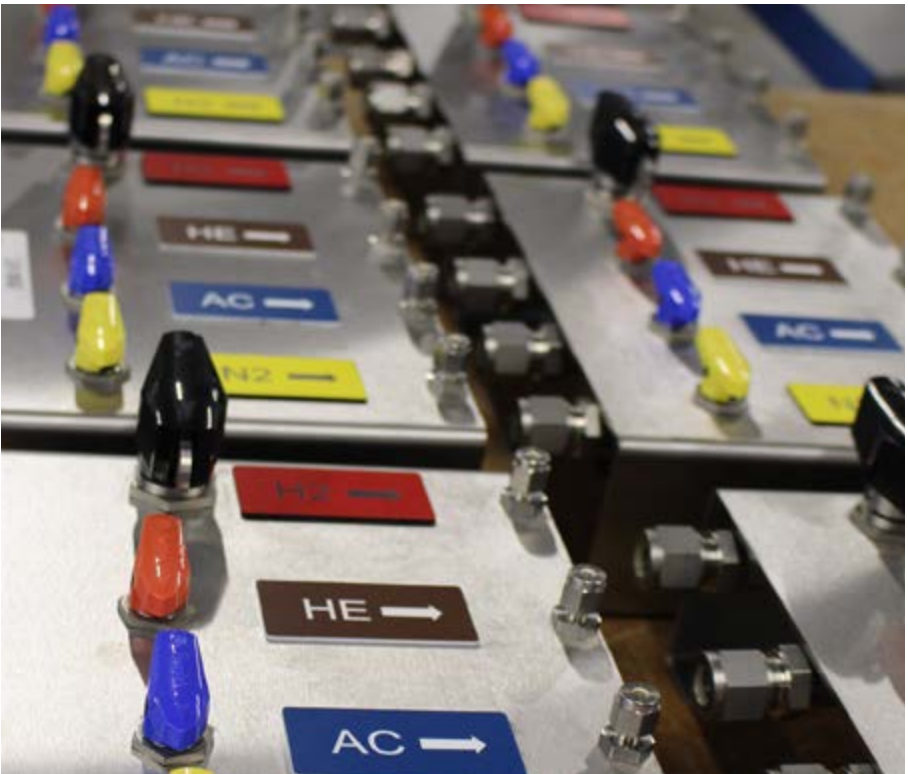

Etiquette, codification couleur




De la réalisation des plans 3D par nos dessinateurs industriels ... à la réalisation de votre projet dans notre atelier.

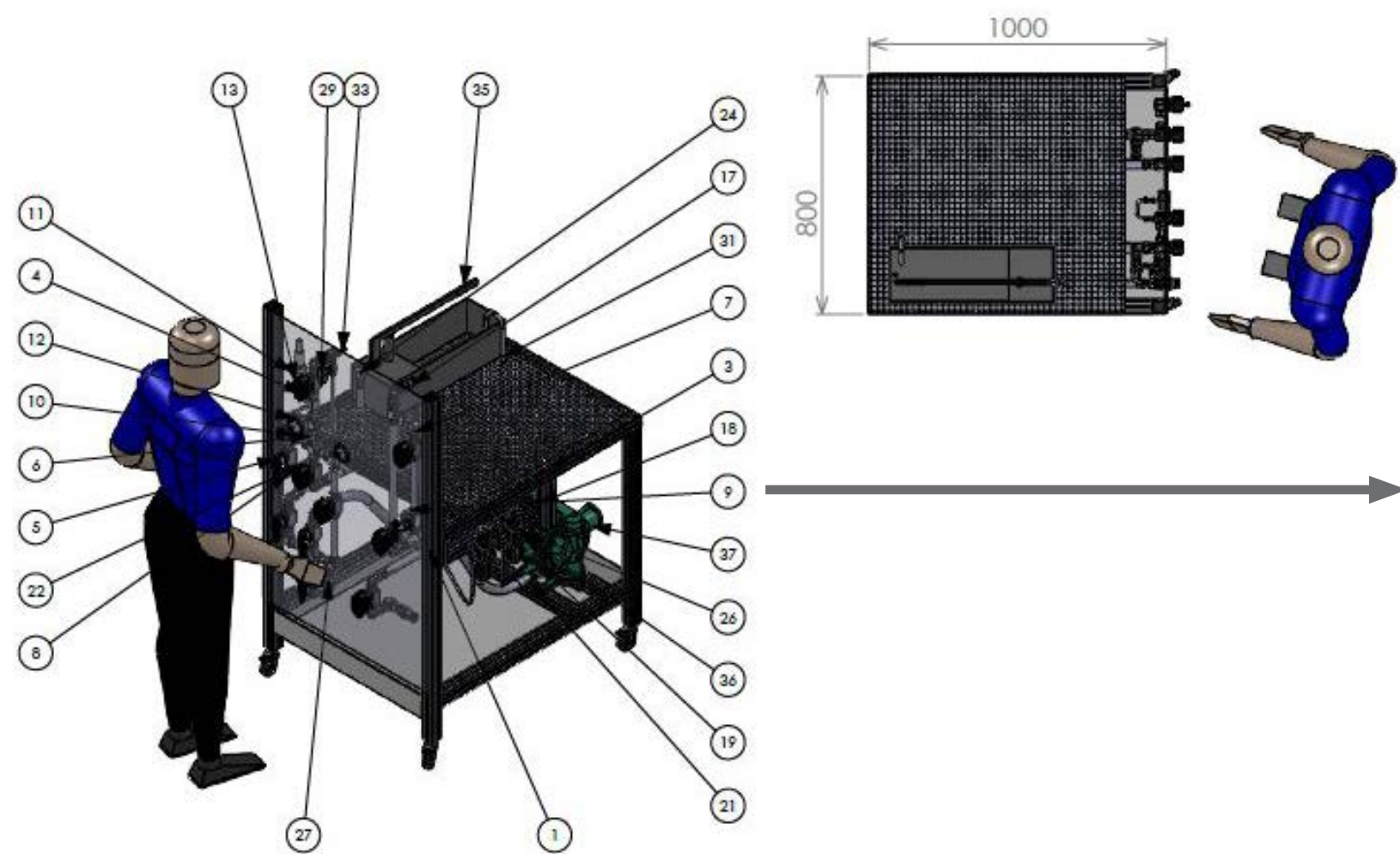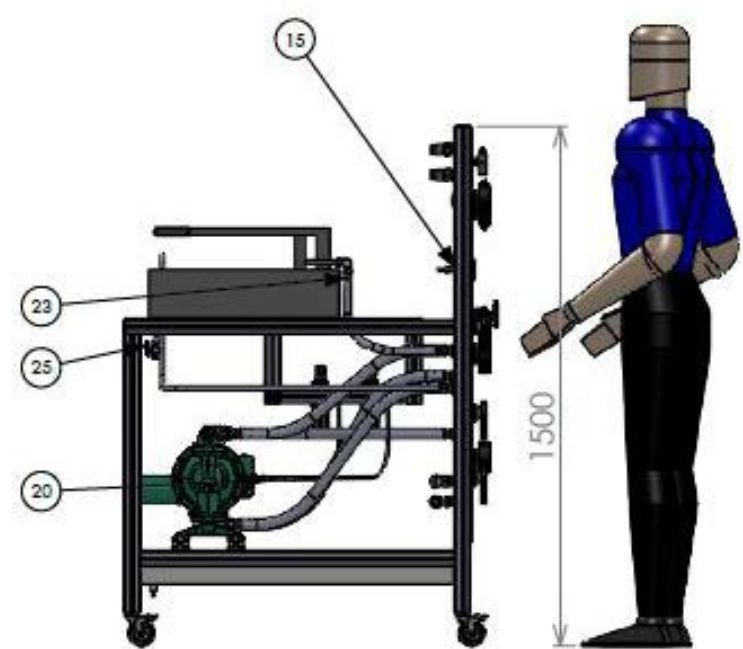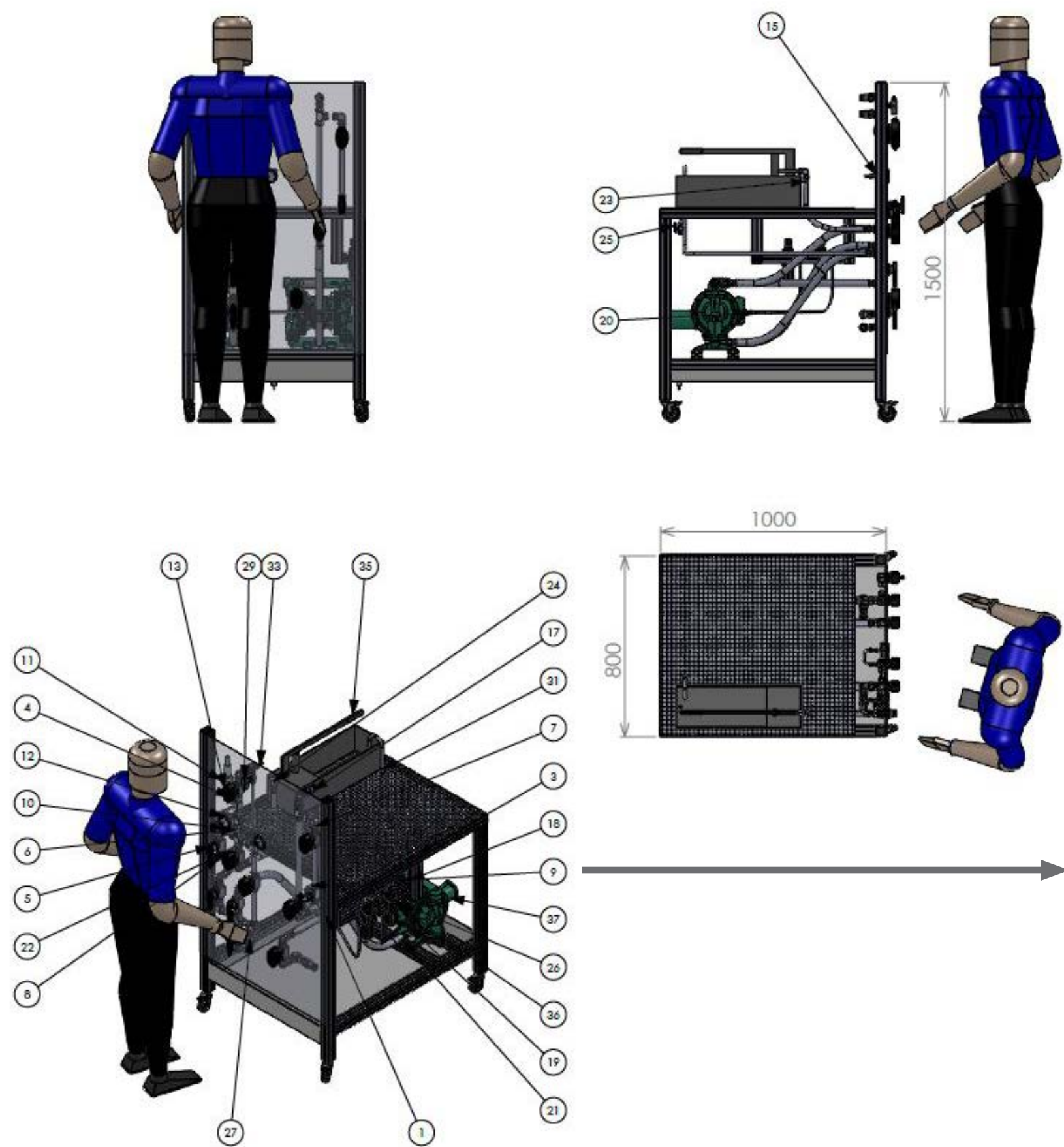

### Nomenclature

| No. ARTICLE | REFERENCE DE PIECE     | Description                                         | Matériau  | QTE |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|
| 1           | XLVR-GRAVURE1001130    | tôle ep 3mm                                         | aluminium | 1   |
| 2           | XLVR-CHASSIS1001130    | profilé 45x45                                       | aluminium | 1   |
| 3           | tôle perforée 1001130  | tôle ep 3mm                                         | aluminium | 1   |
| 4           | SS-45512-LL            | vanne boisseau série 45 poignée cadenassable 3/4"OD | 316       | 6   |
| 5           | SS-45512               | vanne boisseau série 45 3/4"OD                      | 316       | 4   |
| 6           | SS-1210-4              | croix 3/4"OD                                        | 316       | 2   |
| 7           | SS-1210-9              | coude 3/4"OD                                        | 316       | 5   |
| 8           | SS-1210-2R-12          | coude union 3/4"OD-3/4" tube lisse                  | 316       | 11  |
| 9           | SS-10R312              | vanne pointeau série 10 3/4"OD                      | 316       | 1   |
| 10          | SS 1210 S              | TÉ 3/4"OD                                           | 316       | 4   |
| 11          | PDV1109F-09-1-VV       | crochets 1/4"NPT femelle                            | 316       | 1   |
| 12          | PGI-638-SG100-CAQX-BEF | manomètre                                           | 316       | 2   |
| 13          | SS-1210-1-4            | raccord 3/4"OD - 1/4"NPT mâle                       | 316       | 1   |
| 14          | SS-400-9               | coude union 1/4"OD                                  | 316       | 2   |
| 15          | SS-400-6               | raccord union 1/4"OD                                | 316       | 2   |
| 16          | SS-1211-PC-4           | embout de raccordement réduit 3/4" - 1/4"           | 316       | 2   |
| 17          | SS-GTM8-D-1210         | Tige raccord rapide GTM8 - 3/4"OD                   | 316       | 4   |
| 18          | SS-1210-1-16R5         | raccord 3/4"OD-1" mâle BSP                          | 316       | 4   |
| 19          | SS-16-R5-2V            | joint B5                                            | 316/viton | 4   |
| 20          | SS-400-1-4             | raccord 1/4"OD-1/4"NPT                              | 316       | 2   |
| 21          | SS-PB12-TA12           | embout Push On 3/4" - tube lisse 3/4"               | 316       | 8   |
| 22          | SS-810-8-12            | réducteur 1/2"OD-3/4" tube lisse                    | 316       | 2   |
| 23          | SS-P88-TA8             | raccord 1/2" tube lisse - P88                       | 316       | 2   |
| 24          | SS-810-9               | coude union 1/2" OD                                 | 316       | 1   |
| 25          | SS 414T                | vanne boisseau cylindrique série P 1/4"OD           | 316       | 1   |
| 26          | SS-400-2-4PW           | coude 1/4"OD-1/4" BSP mâle                          | 316       | 4   |
| 27          | SS-1211-PC             | embout de raccordement 3/4"                         | 316       | 10  |
| 28          | SS-1210-3-12-6         |                                                     |           | 1   |
| 29          | SS 43056 LL            | vanne boisseau 3/8"OD cadenassable                  | 316       | 1   |
| 30          | SS-4-P                 | union 1/4" NPT mâle                                 | 316       | 1   |
| 31          | SS 810 61              | passé aléon 1/2" OD                                 | 316       | 1   |
| 32          | SS-400-1-4W            | raccord 1/4"OD - 1/4" pipe à souder                 | 316       | 1   |
| 33          | SS-6-HC-A-601          | raccord 3/8" tube lisse - 3/8" NPT tube souple      | 316       | 1   |
| 34          | SS-600-2R-6            | coude union 3/8"OD- 3/8" tube lisse                 | 316       | 1   |
| 35          | pompe manuelle         |                                                     |           | 1   |
| 36          | P3920X-X0X_01          |                                                     |           | 2   |
| 37          | PD10A-X-X_08           |                                                     |           | 2   |

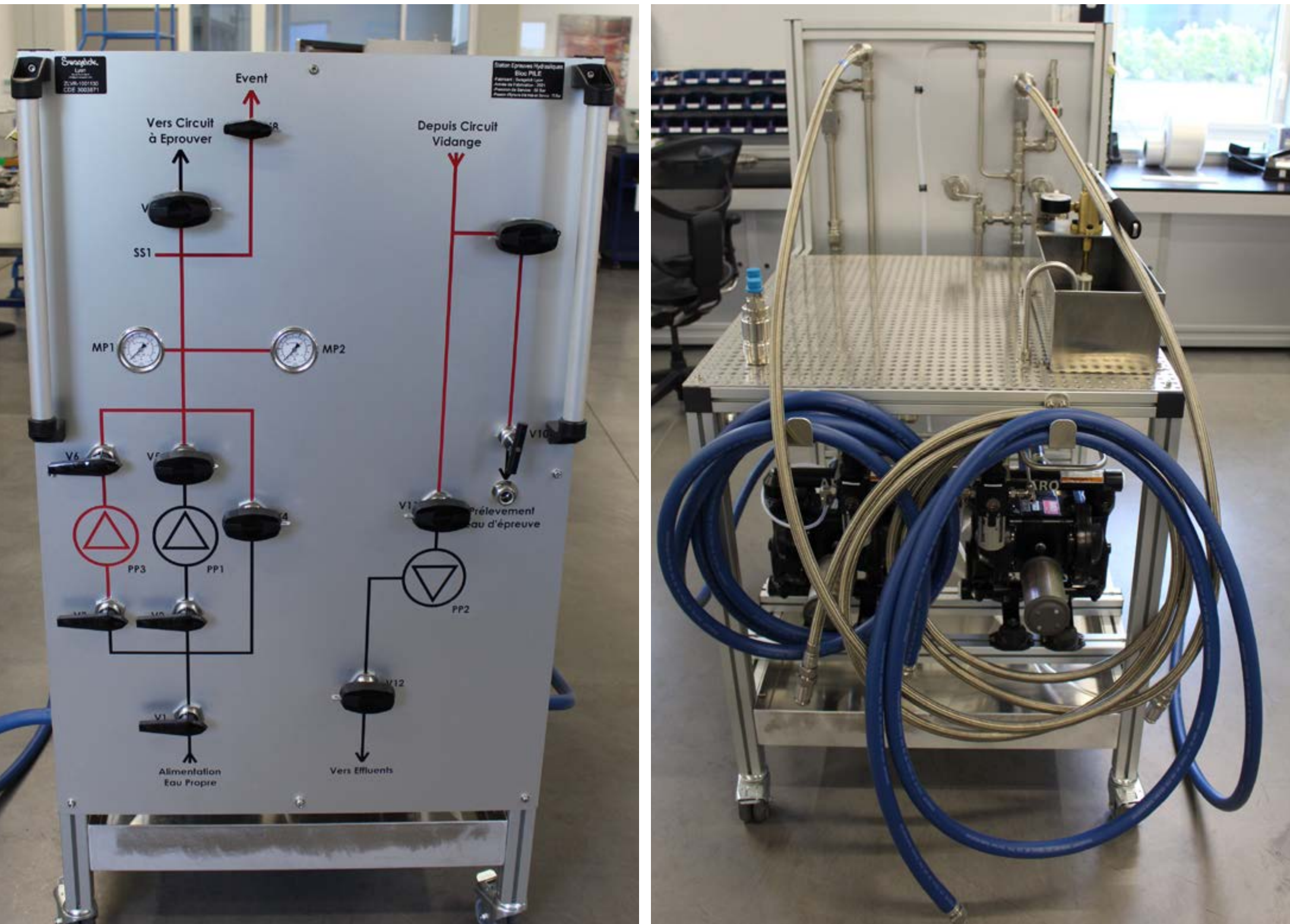



Pupitre



Coffret



Valise



Platine



Poignées




Poteau



Armoire



Valise

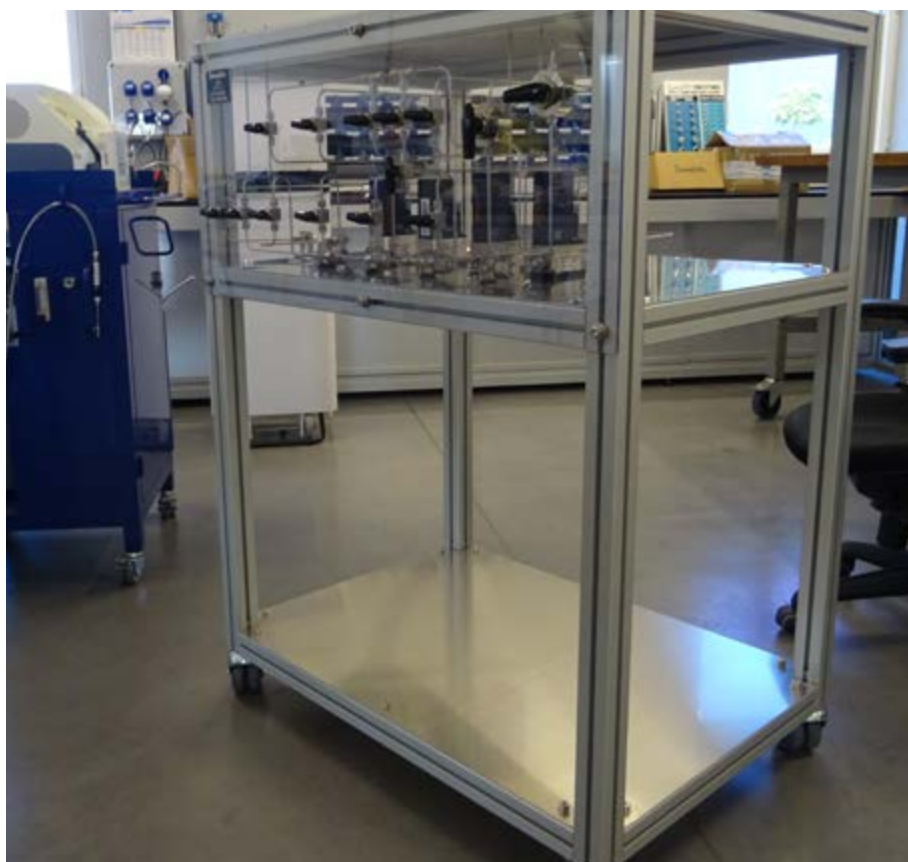

Chariots



Châssis

(\*) Liste non exhaustive



# Une question ? Contactez-nous.

---

## Swagelok®

Lyon Vannes et Raccords

4 rue Armand Peugeot, 69740 GENAS

Tel. +33 (0) 4 72 37 05 70

[info@lyon.swagelok.com](mailto:info@lyon.swagelok.com)

[lyon.swagelok.com.fr](http://lyon.swagelok.com.fr)

