

## 应用

气柜的高纯阀门焊接组装  
MO源微型钢瓶焊接及VCR连接组装

## 说明

所有产品符合超高纯标准  
所有连接采用焊接、VCR  
组装完成后通过氦检漏测试（颗粒测试可选）  
Class 100 环境的高纯轨道焊接  
Class 1000环境 装配、包装



## 应用


化工厂工艺管线气动关断阀

## 说明

关断阀符合工艺条件  
电磁阀、限位开关符合防爆要求  
缓冲罐、排放阀可选  
组件集成安装、整体提供  
铭牌、位号与P&ID对应

## 关键词

化工厂、气动关断阀、工艺、仪表、过滤减压器、  
电磁阀、限位开关、防爆、集成

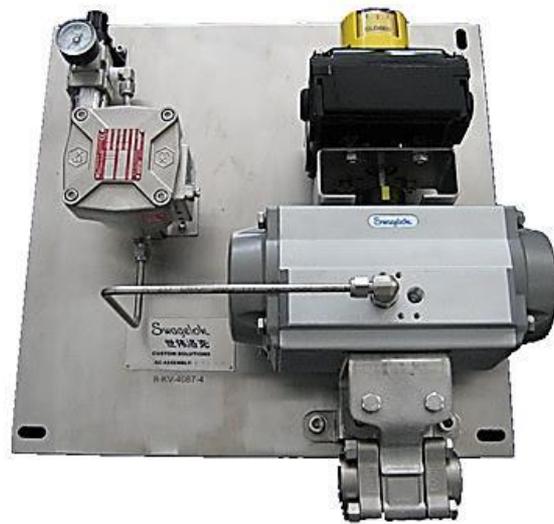

## 应用


高压天然气采气树加注系统阀组

## 说明

天然气田应用，管线压力  $> 10,000$  PSI  
复杂的中高压产品（配管、接头）安装  
组装完成进行保压试验  
组件集成安装、整体提供  
铭牌、位号与P&ID对应

## 关键词

天然气、中高压、复杂安装、安全、保压测试、  
集成

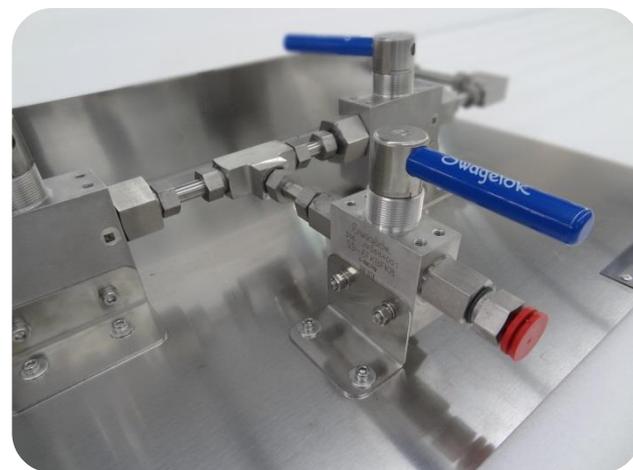

## 应用

实验室气源自动切换装置

## 说明

介质高纯氧气

不间断供气、自动切换

流体产品选择符合氧气系统设计原则

产品组装环境Class 1000洁净区域

装配、测试、包装不破坏产品原有清洁等级（例如：ASTM G93 Level C）

## 关键词

富氧系统、氧气兼容、实验室、ASTM G93 Level C、  
不间断供气、组装整体洁净度、集成

