


Metrische Rohrverschraubungen

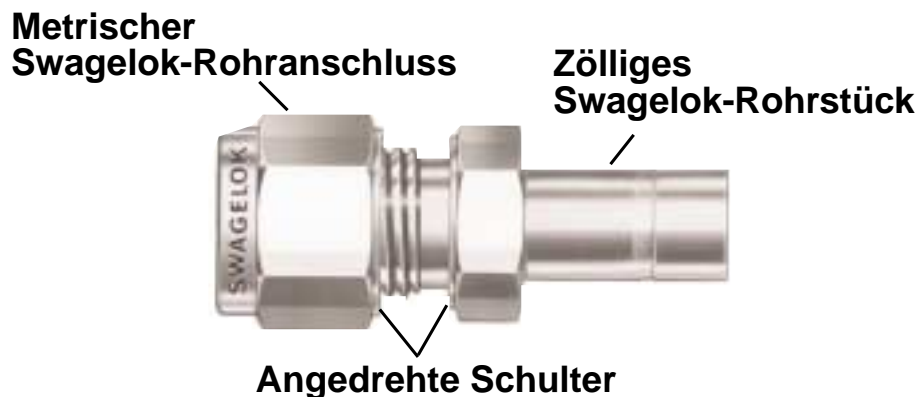

Bitte beachten: Diese *metrischen* Rohrverschraubungen dürfen nur mit metrischen Rohrgrößen verwendet werden. Sie sehen ähnlich aus wie Swagelok-Rohrverschraubungen in zölligen Größen. Der entscheidende Unterschied ist der Innendurchmesser der Rohrverschraubungskomponenten. Aufgrund der äußeren Ähnlichkeit der metrischen und zölligen Größen und zur einfachen Identifizierung sind Körper und Mutter mit einer angedrehten Schulter versehen. T-Stücke und Winkel tragen die Markierung MM.

Lieferbare Größen

Metrische Swagelok-Rohrverschraubungen sind für Rohrgrößen von 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32 und 38 Millimeter erhältlich.

Informationen über andere Größen erhalten Sie von Ihrer Swagelok-Beratungsfirma.

Zur Anpassung von zölligen oder metrischen Rohrsystemen an BSP-, DIN-, JIS- oder ISO-Systeme, siehe „Swagelok Prüflernfähige Rohrverschraubungen“, MS-01-140G4, in Ihrem Produktkatalog.