


Swagelok®


Schnellkupplungen der Serie QTM mit Auslöseknopf Bedienungsanleitung

Kuppeln:

Stecker und Körper aufeinander ausrichten.

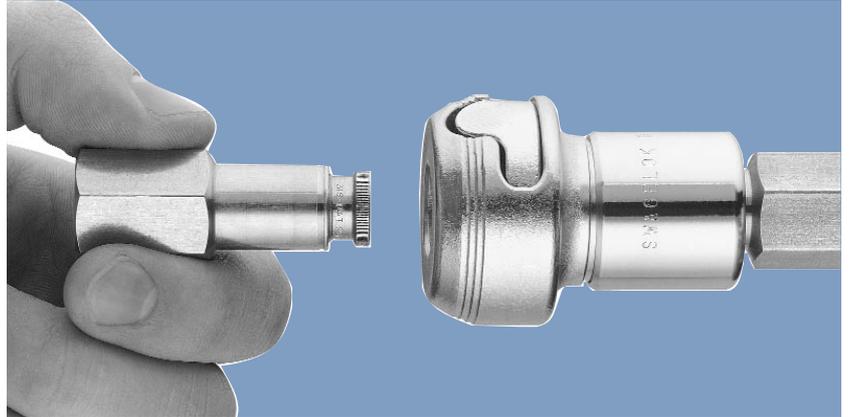


Stecker bis zum hörbaren Einrasten in den Körper einstecken.

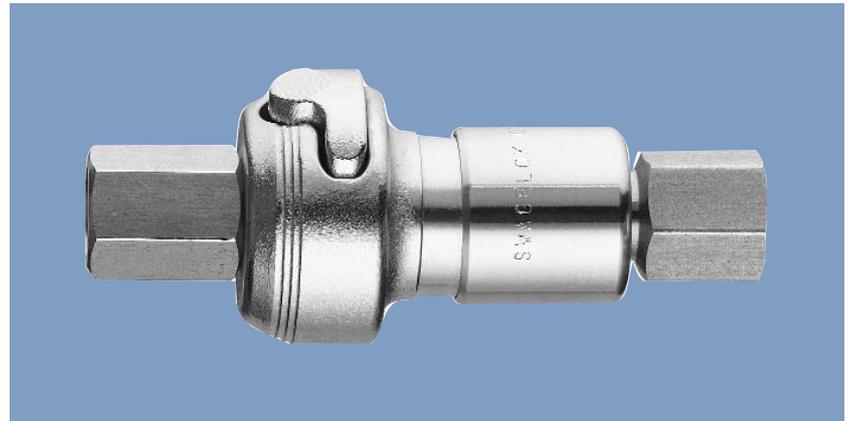

Entkuppeln:

Gleichzeitig Auslöseknopf drücken und vordere Hülse zur hinteren Hülse hin schieben.

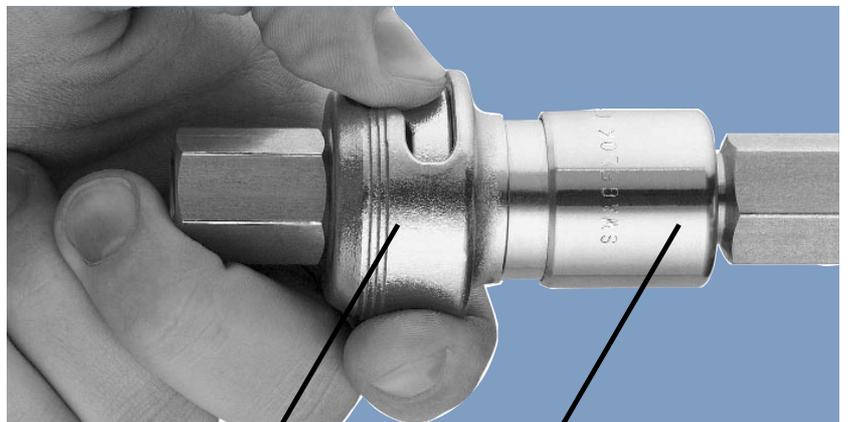

Patentiert

Vordere Hülse

Hintere Hülse

Empfehlungen für den Einsatz von Swagelok-Schnellkupplungen

- Vor Schnellkupplungen Filter einsetzen.
- Schutzvorrichtungen für Körper und Stecker oder Staubkappen für entkuppelte Körper und Stecker verwenden.
- Beim Kuppeln oder Entkuppeln Körper und Stecker aufeinander ausrichten.
- Schnellkupplungen bei Raumtemperatur kuppeln und entkuppeln.
- Schnellkupplungen während der Reinigungsarbeiten am System kuppeln und entkuppeln.
- Hängende Schläuche oder sonstige Ausrüstung stützen, um Seitenkräfte zu vermeiden.
- O-Ringe der Steckerdichtung regelmäßig nachfetten.

Vorsicht:

- Nicht unter Druck stehend drehen.
- Keine Fremdobjekte in entkuppelte Körper oder Stecker einstecken.

Nenndaten

Serie	Druck	Temperatur
QTM2B	310 bar (4500 psig)	-17 bis 48° C (0 bis 120° F)
QTM4B und QTM8B	220 bar (3200 psig)	