





Raccords rapides Série QTM Instructions d'utilisation

Pour ac- ***coupler:***

Aligner la tige
avec le corps.

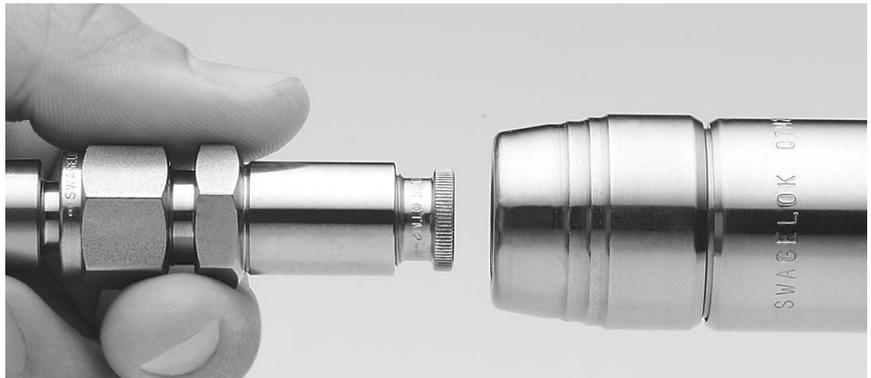


Poussez la tige
dans le corps
jusqu'à ce qu'il
y ait un déclic.

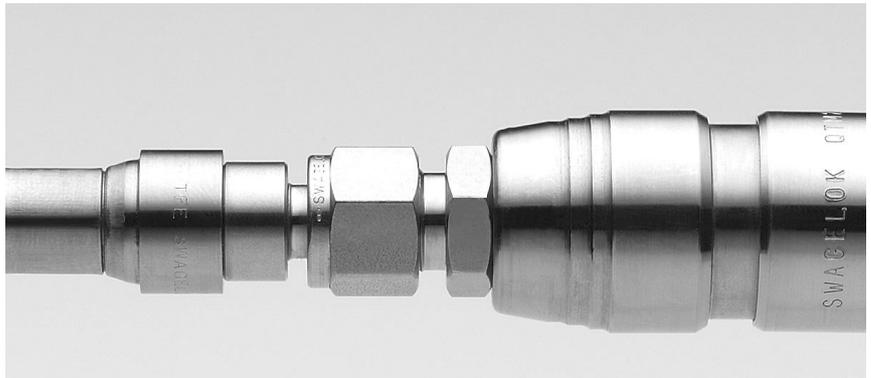

Pour désac- ***coupler:***

Poussez le
manchon avant
vers le manchon
arrière.

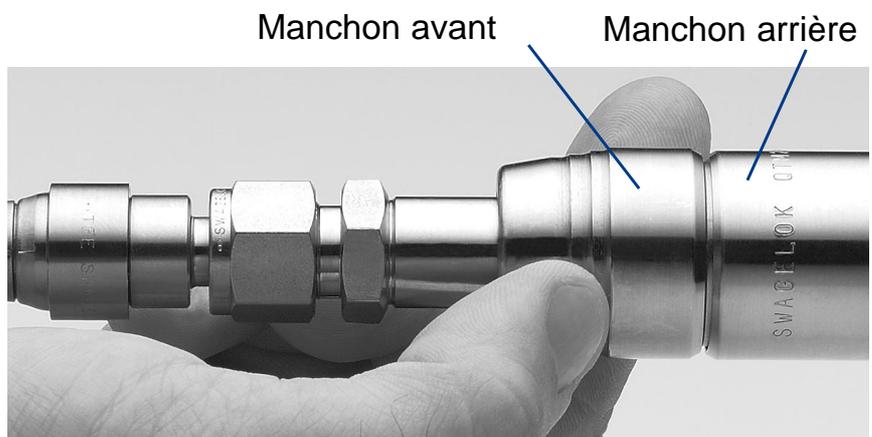

Breveté

Règles de l'art pour l'utilisation des raccords rapides Swagelok

- Utilisez des filtres devant les raccords rapides.
- Utilisez des protecteurs de corps et de tige ou des pare-poussières sur les corps et les tiges désaccouplés.
- Alignez les corps et les tiges lorsque vous accouplez ou désaccouplez.
- Accouplez et désaccouplez les raccords rapides à la température ambiante.
- Accouplez et désaccouplez les raccords rapides lors des opérations de nettoyage du système.
- Supportez les flexibles qui pendent ou tout autre équipement pour prévenir une charge latérale.
- Lubrifiez périodiquement les joints toriques de tige.

Attention :

- Ne faites pas tourner un raccord accouplé.
- N'insérez pas de corps étrangers dans les corps ou tiges non accouplés.

Valeurs nominales

Séries	Pression	Température
QTM2A	4 500 psi (310 bar)	-17 à 48° C (0 à 120° F)
QTM4A et QTM8A	3 200 psi (220 bar)	