


逆止弁 CA / CPA シリーズ クラッキング圧力の調節方法

Swagelok


必要な工具

工具	サイズ	コンポーネント
六角レンチ	CA / 4CPA シリーズ: 5/32 インチ 8CPA シリーズ: 5/16 インチ	ロック・ネジ 調節ネジ

1. ロック・ネジを反時計回りにまわして緩めます。

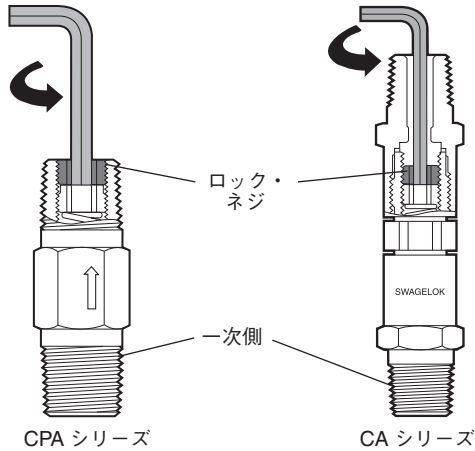


2. 六角レンチを調節ネジの中まで差し込みます。

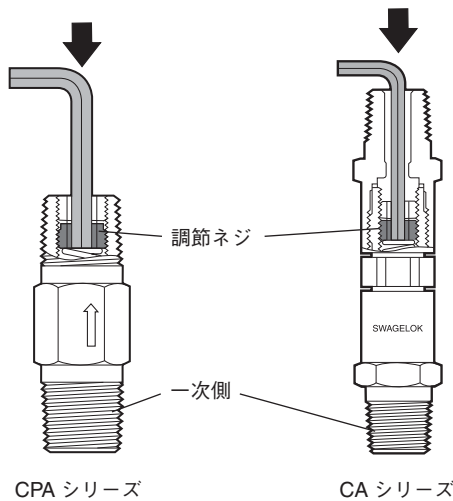

3. ロック・ネジと調節ネジの両方を同時に時計回りにまわすとクラッキング圧力が高くなり、反時計回りにまわすと低くなります。

4. ロック・ネジの底まで六角レンチを引き戻し、時計回りにレンチをまわしてネジを締め、ロックします。

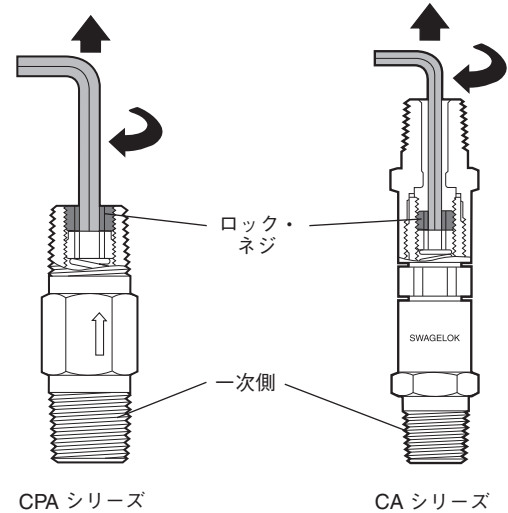

5. クラッキング圧力を確認します。

その他の言語の取り扱い説明書もご用意しています。詳細につきましては、スウェーデンロック指定販売会社までお問い合わせください。

www.swagelok.co.jp

この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

Swagelok — Swagelok Company
© 1997, 2008 Swagelok Company
November 2008, Rev B
MS-CRD-0047-EJ
D09P