


RL4 シリーズ圧力逃がし弁（低圧型）

設定圧力の調整

注意：設定圧力を調整してから、バルブをシステムに取り付けてください。


1. キャップをボンネットにねじ込んで、10回転まわします。
2. ロック・ナットをキャップに締め付け、設定圧力のテストを行います。
3. システム圧力を開放し、必要であればキャップを緩めて再テストを行います。必要に応じて上記の手順を繰り返し行い、希望の設定圧力に調整します。
4. ロック・ナットをキャップに締め付けます。
5. 設定圧力を保持するために、ワイヤーを用いてキャップをボディに固定します。

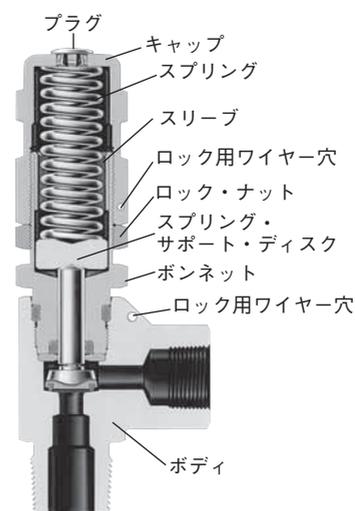

マニュアル・オーバーライド・ハンドルの交換

警告：システム圧力を開放してから、マニュアル・オーバーライド・ハンドルを取り付けてください。

1. ロック・ナットを緩め、キャップをボンネットから取り外します。
2. プラグをキャップから取り外します。
3. スプリングをボンネットから取り外します。
4. フック・ツール（かぎ状の工具）を使用して、スリーブ底部から上方向に引き、スリーブを取り外します。
5. スプリング・サポート・ディスクを取り外します。
6. プル・ロッドをボンネットに取り付けます。
7. 適切なツールを使用してスリーブを絞りを、ボンネットへ押し下げて取り付けます。
8. スプリングをプル・ロッドにセットします。
9. キャップをプル・ロッド上にセットし、ボンネットに取り付けます。
10. ハンドルをプル・ロッドにねじ込みます。止めネジをハンドルに取り付け、5/64 インチ・サイズの六角レンチを使用して、**2.2 N・m** のトルク値で締め付けます。
11. キャップをボンネットに取り付けます。

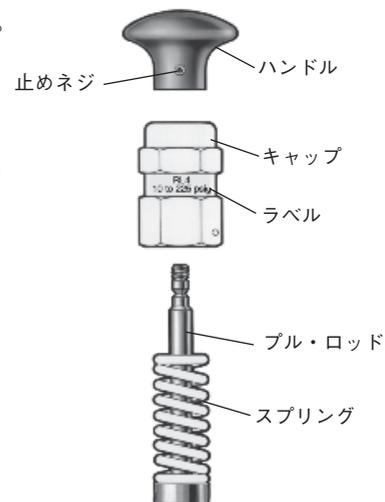

「設定圧力の調整」の項に進んでください。


RL4 シリーズ圧力逃がし弁（低圧型）

内容：

・クワド・シール（1個） ・Oリング（1個） ・接着ディスク（1個） ・リテイナー（1個）

ステム・シールの交換

1. バルブをシステムから取り外します。
 2. キャップを緩め、スプリング圧力を開放します。
 3. ボンネットをボディから取り外します。
 4. リテイナーおよびステムをボンネットから取り外します。
- 注意：ディスクはバルブ・ボディに取り付けたままにしてください。
5. クワド・シールをボンネットから取り外します。
 6. すべての部品が清浄な状態であることを確認してから、再組み立てを行います。
 7. 未使用のクワド・シールをボンネットに取り付けます。（システムに適合する潤滑剤を塗布します）
- 注意：接着ディスクを同時に交換する際には、「接着ディスクの交換」の手順4～6を行ってください。
8. 接着ディスクを装着したステムにリテイナーをセットし、ステムをボンネットに差し込みます。
 9. ボンネットOリングを取り外して交換します。（システムに適合する潤滑剤を塗布します）
 10. ボンネットをボディにねじ込み、**45N・m**のトルク値で締め付けます。
 11. 「設定圧力の調整」の項に従って、希望の設定圧力に調整します。
 12. システムに取り付けます。取り付けの際は、レンチ・パッドでバルブを固定してください。

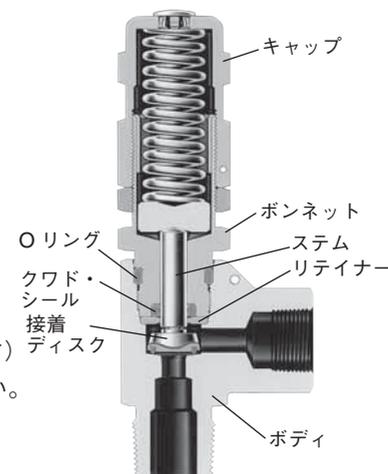

接着ディスクの交換

1. バルブをシステムから取り外します。
2. キャップを緩め、スプリング圧力を開放します。
3. バルブを逆さにして、ボディをボンネットから取り外します。
4. ディスクをステムから取り外します。
5. すべての部品が清浄な状態であることを確認してから、再組み立てを行います。
6. 未使用のディスクをステムにセットします。
7. ボンネットOリングを取り外して交換します。（システムに適合する潤滑剤を塗布します）
8. ボディをボンネットにねじ込み、**45N・m**のトルク値で締め付けます。
9. 「設定圧力の調整」の項に従って、希望の設定圧力に調整します。
10. システムに取り付けます。取り付けの際には、レンチ・パッドでバルブを固定してください。

この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

その他の言語の取り扱い説明書もご用意しています。詳細につきましては、スウェーヂロック指定販売会社までお問い合わせください

www.swagelok.co.jp

Swagelok — TM Swagelok Company
©1992, 1998, 2003 Swagelok Company