


Swagelok

Быстроразъемные штуцеры для контрольно-измерительного оборудования Quick-Connect серии QC

⚠ Предупреждение: Давление в системе при соединении и разъединении изделия с помощью быстроразъемных штуцеров не должно превышать 250 фунт/кв.дюйм (избыт.) (17,2 бар) при 70° F (20° C). При разъединении быстроразъемных штуцеров с односторонней отсечкой давление в системе со стороны штока будет стравливаться в атмосферу.

Для соединения:

Совместите шток с корпусом. Протолкните шток в корпус до щелчка.

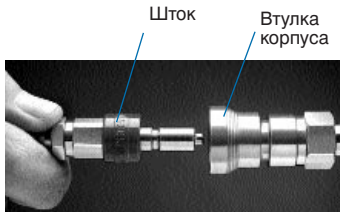

Для разъединения:

Потяните втулку корпуса в направлении штока.



Правильные приемы эксплуатации быстроразъемных штуцеров Swagelok Quick-Connects

- Используйте фильтры, устанавливаемые перед штуцерами.
- Используйте защитные устройства для предохранения корпуса и штока или пылезащитные крышки для неподсоединенных корпусов и штоков.
- При соединении и разъединении совмещайте корпус и штоки.
- Соединяйте и разъединяйте быстроразъемные штуцеры при комнатной температуре.
- Соединяйте и разъединяйте быстроразъемные штуцеры при проведении очистки системы.
- Для предотвращения боковых нагрузок снабжайте опоры и подвесные трубопроводы или другое оборудование.
- Периодически смазывайте уплотнительные кольца сальника штока.

Внимание:

- В процессе присоединения не вращать.
- Не вставлять посторонние предметы в неподсоединенные корпус или штоки.

Данные о номинальном давлении см. в каталоге «Быстроразъемные штуцеры для контрольно-измерительного оборудования Swagelok».